
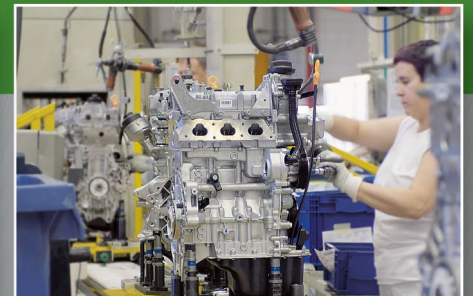


Projekthandbuch Ford Europa Ford Projekt CX740 Werk Köln Rohbau

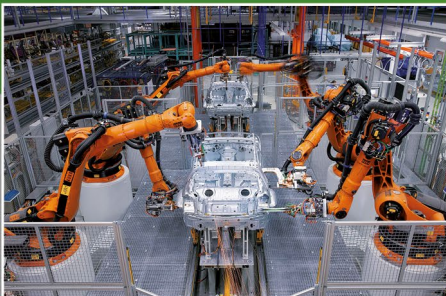

1. Änderungshistorie

Version	Datum	Art der Änderung	Seite
1.0	11.10.2021	Erstellung	alle
1.1	Februar 2023	Anpassung	

2. Ansprechpartner Murrelektronik GmbH

Name	Position	Telefon	Email
Klaus Liehmann	Global Account Manager Automotive	+49 1749262954	Klaus.liehmann@murrelektronik.de
David Heberer	Vertriebstechniker Global Account Management	+49 7191 47-2130	David.heberer@murrelektronik.de
Jasmin Kaiser	Vertriebsinnendienst Global Account Management	+49 7191 47-2131	Jasmin.kaiser@murrelektronik.de

3. Hinweise

Sonderfreigaben:

Für Sonderfreigaben werden Sie gebeten, sich mit Ihrem zuständigen Ansprechpartner der jeweiligen Fachabteilung in Verbindung zu setzen. (Bitte Applikation mit Lösungsvorschlag und Angaben zu gewünschten Geräten vorbereiten; dadurch vereinfachen Sie sich und Ihrem Ansprechpartner die Abwicklung).

Haftungsausschluss:

Die hier zur Verfügung gestellten Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ständige Aktualität. Die **Murrelektronik GmbH** übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben in diesem Projekthandbuch. Änderungen bzw. Aktualisierungen jederzeit ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten. Jegliche Änderungen und Missbrauch der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind untersagt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden- Art.-Nr.	Notizen
------	---------------	--------------	-----------------	---------------------	---------

I/O-Systeme

Module



54631

IMPACT67 Pro E DIO8 IOL8 M12L
5P


85389099

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden- Art.-Nr.	Notizen
------	---------------	--------------	-----------------	---------------------	---------



Elektronik im Schaltschrank

Intelligente Stromverteilung

Module

	9000-41034-0100600	MICO Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-4-6 A	85363010		
	9000-41034-0401000	MICO Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4-6-8-10 A	85363010		



Switches

	58844	Xelity 10 TX IP67 M GE 4P	85176200		
	58842	Xelity 8 +2 TX IP67 M GE 4P	85176200		

Anschlussstechnik

Mit freiem Leitungsende

Power

	7999-X0102-C100100	M12 Power S-kod. Bu. 0° freies Ltg.-ende PUR 4x1,5 rot Nicht unter Spannung lösen.	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-P4121-P370150	M12 Power L-kod. 4pol. Bu. 0° freies Ltg.-ende PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.

Verbindungsleitungen

Power



	7999-X0103-C100100	M12 Power S-kod. St. 0° / Bu. 0° PUR 4x1,5 rot Nicht unter Spannung lösen.	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-P4141-P370150	M12 Power L-kod. 4pol. St. 0° / Bu. 0° PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 1.5m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden- Art.-Nr.	Notizen
	7000-44901-5850300	M12 St. 0° / M8 St. 0° geschirmt, Ethercat PUR 1x4xAWG24 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-89721-5850150	M8 St. 0° / RJ45 St. 0° gesch. Ethercat PUR 1x4xAWG24 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-89701-5850150	M8 St. 0° / M8 St. 0° geschirmt, Ethercat PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-51105-8260100	M12 St. 0° X-cod. / RJ45 St. 0° V2 Gigabit PUR 4x2xAWG24 geschirmt gn UL+schleppk. 1.0m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-51005-8260100	M12 St. 0° / M12 St. 0° X-kod. V2 Gigabit PUR 4x2xAWG24 geschirmt gn UL+schleppk. 1m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-44711-7960100	M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-44511-7960100	M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt, Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden- Art.-Nr.	Notizen
	7700-74718-S4W0100	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0°, Gigabit TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 1m	85444210		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-74711-4780100	RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0°, Gigabit FRNC/LSOH 4x2xAWG26 geschirmt gn UL 1m	85444210		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-74712-4780100	RJ45 St. 0jÆ / RJ45 St. 0jÆ, Gigabit RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0°, Gigabit	85444210		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7700-48521-S4W0100	M12 St. 0° / RJ45 St 0° 8p. geschirmt EN TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 1m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7700-48511-S4W0100	M12 St. 0° / M12 St. 0° 8p. geschirmt EN TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 1m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.

Selbstanschließbar

Power

	7000-P6391-0000000	M12 St. 0° S-kod. selbstanschl. Schraubklemme 4-pol. max. 1,5mm ²	85366990		
	7000-P6411-0000000	M12 Bu. 0° S-kod. selbstanschl. Schraubklemme 4-pol. max. 1,5mm ²	85366990		

T-Stück






	7000-P6903-0000000	h-Stück M12 St. S-kod./2x M12 Bu. S-kod.	85366990		
	7000-P4903-0000000	h-Stück M12 St. L-kod./2x M12 Bu. L-kod.	85366990		
	7000-P4901-0000000	T-Stück M12 St. L-kod./2x M12 Bu. L-kod.	85366990		
	7000-P6901-0000000	T-Stück M12 St. S-kod./2x M12 Bu. S-kod.	85366990		
	7000-P6902-0000000	H-Stück M12 St. S-kod./3x M12 Bu. S-kod.	85366990		
	7000-P4902-0000000	H-Stück M12 St. L-kod./3x M12 Bu. L-kod.	85366990		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Zolltarifnummer	Kunden- Art.-Nr.	Notizen
------	---------------	--------------	-----------------	---------------------	---------


Flanschsteckverbinder

	7000-P6291-9400100	M12 Power S-kod. Flanschbuchse Vorderwandmontage Litzen mPPE 4x1.5 1m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.
	7000-P6281-9400100	M12 Power S-kod. Flanschstecker Vorderwandmontage Litzen mPPE 4x1.5 1m	85444290		The article is available in different lengths. The last 4 digits always indicate the cable length.

I/O-Systeme

IO-Link Devices

Analogwandler

	5000-00501-1300001	IO-Link/Analog Wandler AI Multi U/I , M12,	85389099		
	5000-00501-2300001	IO-Link/Analog Wandler AO Multi U/I, M12,	85389099		